



客户价值

- IT+ 基础设施高度整合，美观节地，安全省心
- 基础设施“0U”化，IT 空间不打折
- 防尘防水，不惧恶劣环境
- 连续制冷，业务保障无短板
- 应急散热，抑制异常升温
- 工厂预装，极速交付
- 分布式部署，集中式管控
- 移动 APP，一切尽在掌握


应用场景



SmartCabinet 2-P 是维谛技术面向边缘计算和网络接入节点推出的单柜微模块 SmartCabinet 系列的最新成员，相比 2013 年创所未有的初代产品和 2016 年继往开来的 1.5 代产品，SmartCabinet 2-P 在空间利用率、环境适应性、业务连续性上均有革命性提升，再次刷新了单柜微模块的行业标杆，将为 5G 时代的用户提供融合业务和网络的最佳体验。

42U 机柜 = 42U IT


柜内布局（前）

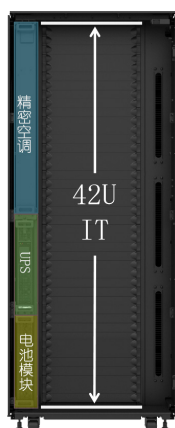

柜内布局（后）




 IP54 高防护 为 IT 设备营造舒适空间



防尘 5

连续制冷 保障 IT 业务恒久在线

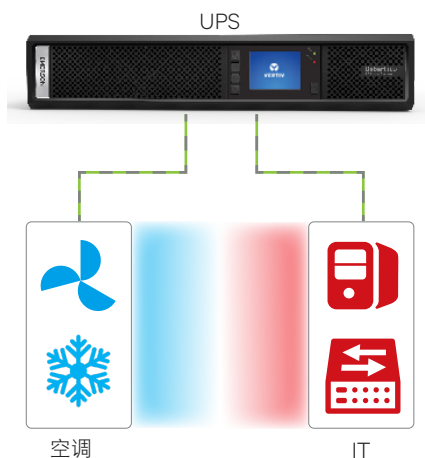

可选锂电池模块 小身材大能量



3 倍
后备时间



3 倍
循环寿命



1/2
重量

参数表

尺寸	宽 800mm* 深 1100mm* 高 2000mm
结构	前后玻璃门，冷热全封闭
防护等级	IP54
输入制式	单相 220V
IT 可用 U 位	42U*
IT 额定容量	3kW
供电	6kVA/6kW，效率 96%，0U
制冷	直流变频，额定 3.5kW，前送后回，0U 标配吸冷排热应急风扇
配电	(输入输出配电 + 智能 PDU) 2 合 1，0U 国标 10A*12+ 国标 16A*4 可监测电流 / 电压 / 功率因数 / 有功功率 / 电量 支持远程插座级通断控制和插座延时顺序通电
环境	2 个温感、1 条水浸
安防	可选机械门锁 / 智能门锁 前后柜门独立控制 标配微动开关侦测柜门开合状态
管理	9 吋触摸屏 通过 WEB 浏览器访问单个站点或通过易睿管理器管理多至 256 个站点 支持移动 APP
照明	前后门内标配智能 LED 照明
消防	可选气体消防组件，3U
后备时间 @3kW	12 ~ 51min (内置 1 ~ 3 个铅酸电池模块) 36min (内置 0U 锂电池模块) ≥60min (外置大容量铅酸电池)
内外落差	-5 ~ +20m
连管长度	30m

*: 内置 1 个电池模块或采用外置电池，且无内置消防时

